


FZA CONNECTOR

0.4mm间距 / 印刷电路板用连接器 / FPC用、Non-ZIF型

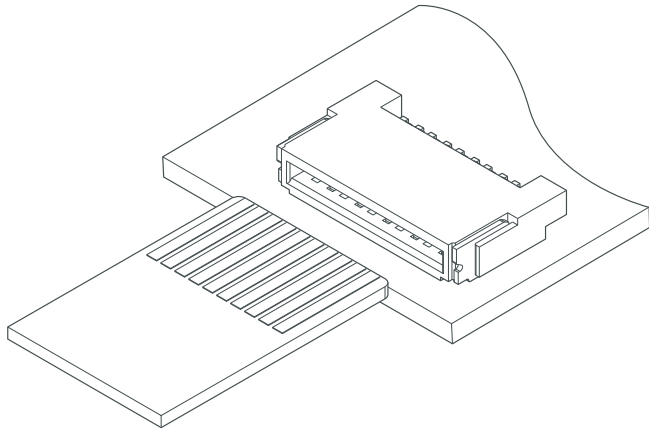



作为现有产品 FZ 连接器的更新产品而开发。
采用 0.4mm 间距、封装高度为 1.0mm、进深为 3.0mm 的小型 Non-ZIF 型连接器。

- 也可封装在现有产品 FZ 连接器的封装接口上
- 上接点、下接点兼用结构


■一般规格

- 额定电流：0.5A AC/DC
- 额定电压：50V AC/DC
- 使用温度范围：-25℃～+85℃（含通电时的温度上升值）
- 接触电阻：初期 /40mΩ 以下
环境试验后 /30mΩ 以下（相对于初期的变化量）
- 绝缘电阻：50MΩ 以上
- 耐电压：AC 200V/1 分钟（湿度试验后 100V/1 分钟）
- 适用 FPC：导体间距 /0.4mm
导体宽度 /0.25mm
接触部厚度 /0.3±0.03mm

※ 使用时，请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。
※ 详情请垂询本公司。
※ 介绍了符合 RoHS 标准的产品。

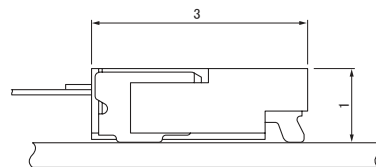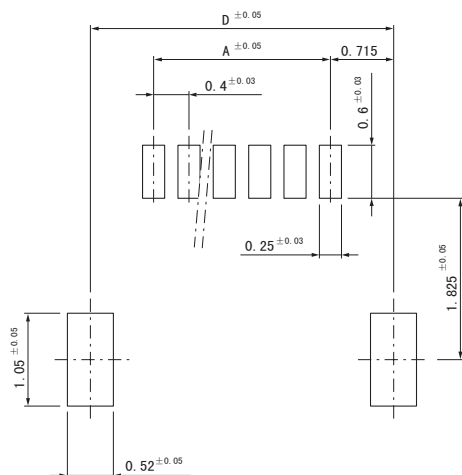

连接器

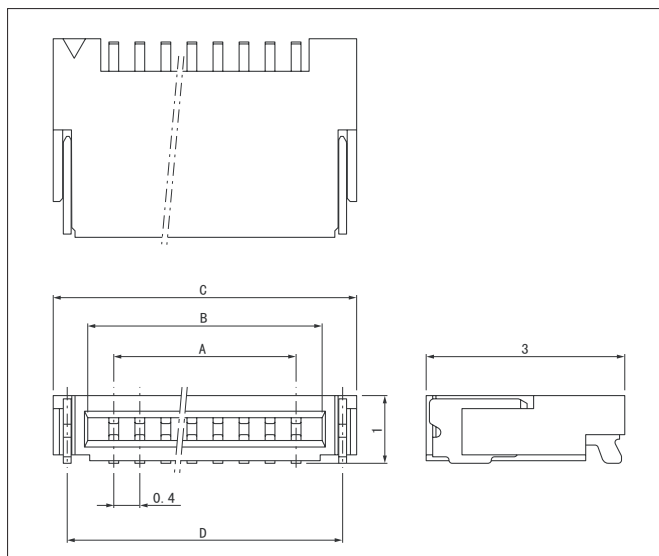

极数	型号	尺寸 (mm)				数量/卷
		A	B	C	D	
4	04FZA-SM1-GAN-TB(HF)	1.2	2.0	3.0	2.63	7,000
5	05FZA-SM1-GAN-TB(HF)	1.6	2.4	3.4	3.03	7,000
6	06FZA-SM1-GAN-TB(HF)	2.0	2.8	3.8	3.43	7,000
7	07FZA-SM1-GAN-TB(HF)	2.4	3.2	4.2	3.83	7,000
8	08FZA-SM1-GAN-TB(HF)	2.8	3.6	4.6	4.23	7,000
10	10FZA-SM1-GAN-TB(HF)	3.6	4.4	5.4	5.03	7,000
12	12FZA-SM1-GAN-TB(HF)	4.4	5.2	6.2	5.83	7,000
13	13FZA-SM1-GAN-TB(HF)	4.8	5.6	6.6	6.23	7,000
14	14FZA-SM1-GAN-TB(HF)	5.2	6.0	7.0	6.63	7,000
16	16FZA-SM1-GAN-TB(HF)	6.0	6.8	7.8	7.43	7,000
20	20FZA-SM1-GAN-TB(HF)	7.6	8.4	9.4	9.03	7,000
22	22FZA-SM1-GAN-TB(HF)	8.4	9.2	10.2	9.83	7,000
24	24FZA-SM1-GAN-TB(HF)	9.2	10.0	11.0	10.63	7,000

材质、表面处理

端子: 铜合金、镍底镀金

塑壳: 耐热性树脂, 黑色

增强片: 铜合金、镀锡

●符合 RoHS 标准的产品

●上述产品以塑封带形式供货。

FPC 引脚部尺寸

