

JMCONNECTOR



- 2芯短路连接器
- 可堆叠
- 低型面
- 可靠性高
- 通孔型
- 便于进行电路检查

2.54mm
间距

跨接型

标准型

带槽型

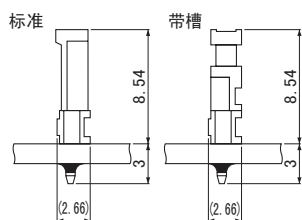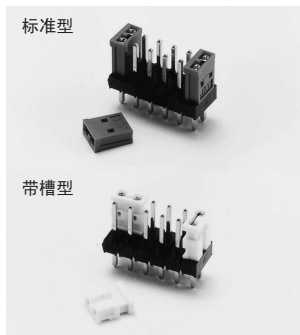


- 一般规格
- 额定电流: 3A AC/DC
 - 额定电压: 250V AC/DC
 - 使用温度范围: $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
(含通电时的温度上升值)
 - 接触电阻: 初期/20m Ω 以下
环境试验后/30m Ω 以下
 - 绝缘电阻: 1,000M Ω 以上
 - 耐压: AC 800V/1分钟
 - 适合印刷电路板厚度: 1.2mm~1.6mm

MIHCONNECTOR


- 小型连接器
- 高接触压力端子
- 表面封装 (SMT) 型
- 塑封带

1.0mm
间距

压缩型

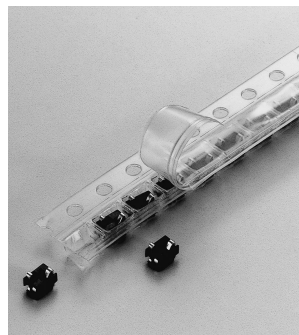


- 一般规格
- 额定电流: 0.5A DC
 - 额定电压: 20V DC
 - 使用温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
(含通电时的温度上升值)
 - 接触电阻: 初期/30m Ω 以下
环境试验后/50m Ω 以下
 - 绝缘电阻: 1,000M Ω 以上
 - 耐压: AC 100V/1分钟

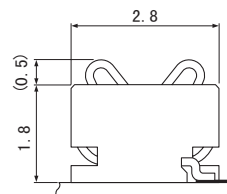

ANCONNECTOR

- 对应 $\phi 2.6$ 的天线直径
- 插拔寿命
- 对应自动封装的塑封带包装

移动电话天线连接用

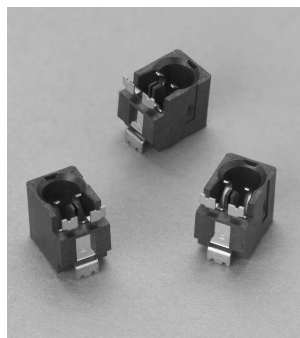

- 一般规格
- 额定电流: 0.5A AC/DC
 - 额定电压: 50V AC/DC
 - 使用温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
(含通电时的温度上升值)
 - 接触电阻: 初期/30m Ω 以下
环境试验后/50m Ω 以下
 - 绝缘电阻: 500M Ω 以上
 - 耐压: AC 500V/1分钟

