


SCRT CONNECTOR

SIM卡用 托盘型

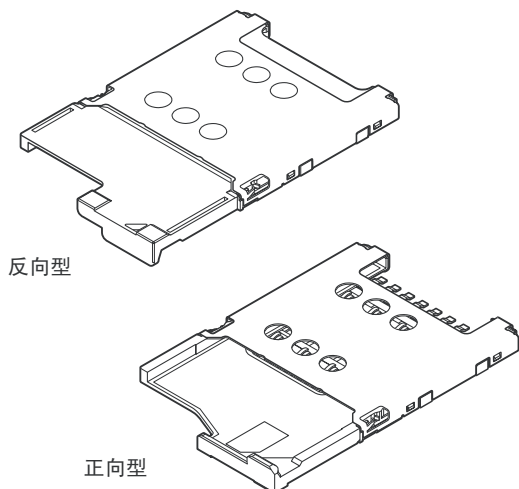


用于移动电话的 SIM 卡及 Mini B-CAS 卡的托盘型连接器。
采用柔性树脂托盘的 1.45mm 高低背规格。

- 除标准 6 针规格外，还支持 8 针规格
- 支持正向型、反向型
- 采用双接点结构

■一般规格

- 额定电流：0.7A AC/DC
- 额定电压：30V AC/DC
- 使用温度范围：-25℃～+85℃（含通电时的温度上升值）
- 接触电阻：初期 /80mΩ 以下
环境试验后 /80mΩ 以下（相对于初期的变化量）
- 绝缘电阻：500MΩ 以上
- 耐电压：初期 /AC 500V/1 分钟
湿度试验后 /AC 300V/1 分钟
- 适用卡：Plug-in UICC 卡
- ※使用时，请参阅卷首的“端子 / 连接器”使用注意事项。
- ※详情请垂询本公司。
- ※介绍了符合 RoHS 标准的产品。

■连接器

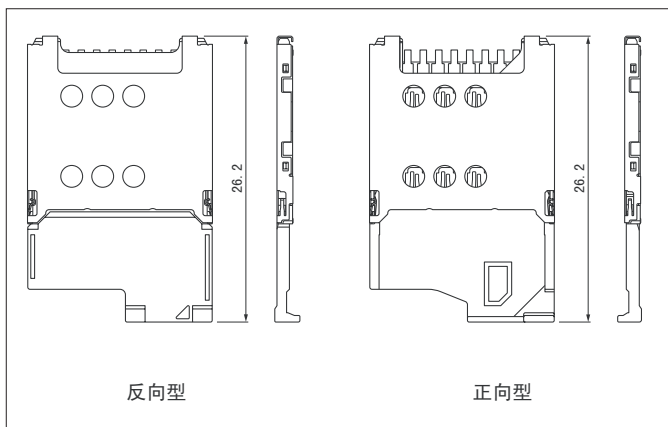


类型	型 号	数量
正向	塑封带装产品 SCRT-6NS-1K-03-ETB(HF)	1,500
	托盘装产品 SCRT-NTH-1K-SH-R(HF)	300
反向	塑封带装产品 SCRT-6RS-1K-03-ETB(HF)	1,500
	托盘装产品 SCRT-RTH-1K-SH-R(HF)	300

材质、表面处理

端子：铜合金、镍底镀金
塑壳：耐热性树脂，黑色
壳体：不锈钢、镍底镀金
托盘：树脂，黑色

- 符合 RoHS 标准的产品
- 上述产品以塑封带形式供货。

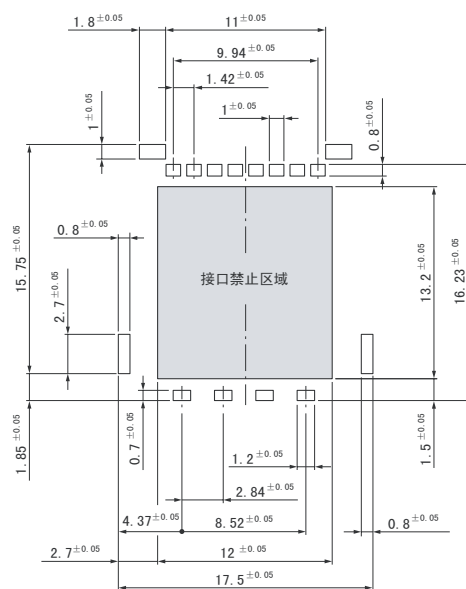

电路板布局